

# NUVO®

MUSIQUE NUMÉRIQUE DE QUALITÉ  
DANS CHAQUE PIÈCE DE LA MAISON



**bticino**

# NUVO®







Écoutez de la musique au format numérique à partir de n'importe quelle source et dans n'importe quelle pièce.

**NUVO** est un système intelligent qui a été spécifiquement conçu pour diffuser de la musique au format numérique dans plusieurs pièces d'une même habitation. Constitué de plusieurs éléments audio HI-FI, il se connecte via Wi-Fi ou par câble à un réseau local domestique.

Grâce à l'application gratuite spécifique pour smartphone ou tablette, vous pourrez accéder à vos bibliothèques musicales en réseau local ainsi qu'aux meilleurs services d'écoute de musique en ligne.

Avec le système **NUVO**, bénéficiez des caractéristiques optimales suivantes :

-  SIMPLICITÉ
-  ACCÈS À TOUTES LES SOURCES DE MUSIQUE
-  QUALITÉ
-  SOUPLESSE D'INSTALLATION



## SIMPLICITÀ

L'APP (application) gratuite à télécharger a été conçue pour vous faciliter la vie ! Votre smartphone ou tablette devient l'outil de contrôle de l'installation. Vous pouvez alors :

- lancer ou stopper la musique, régler le volume, sélectionner les titres que vous souhaitez écouter
- sélectionner les titres à diffuser depuis votre bibliothèque ou les services de streaming sur internet
- sélectionner la ou les pièces de la maison dans lesquelles vous souhaitez diffuser votre musique. Vous pouvez lancer la lecture d'un titre différent dans chacune des pièces en simultanée!
- partager les bibliothèques musicales de chacun des appareils connectés au Wi-Fi
- connecter au système des appareils qui n'ont pas l'APP grâce à la connexion Bluetooth
- créer une liste de vos titres préférés pour accéder rapidement à la musique que vous aimez le plus
- accéder à toutes les radios du monde

Le lecteur installé dans chaque pièce de l'habitation détecte automatiquement les sources musicales (smartphone, tablette...) connectées au réseau domestique

Une installation simple à mettre en œuvre qui ne nécessite que quelques opérations :

- installation d'un lecteur et de haut-parleurs dans chaque pièce
- raccordement des différents lecteurs au réseau domestique
- téléchargement de l'APP via Internet



APP NUVO





## ACCÈS À TOUTES LES FORMES DE MUSIQUE


Le système NUVO vous permet de diffuser de la musique depuis n'importe quel appareil relié au réseau local ou de la musique en ligne, tel que :

- la musique numérique archivée sur PC ou Mac. Grâce au logiciel de partage Music Share vous pouvez diffuser la musique de votre bibliothèque stockée sur un PC relié au réseau domestique
- les services de streaming de musique


- plus de 100 000 stations de radio Internet locales et internationales, ainsi que des programmes et podcasts en provenance de tous les continents



- les bibliothèques de musique archivées sur vos smartphones ou tablettes (équipés de l'APP)

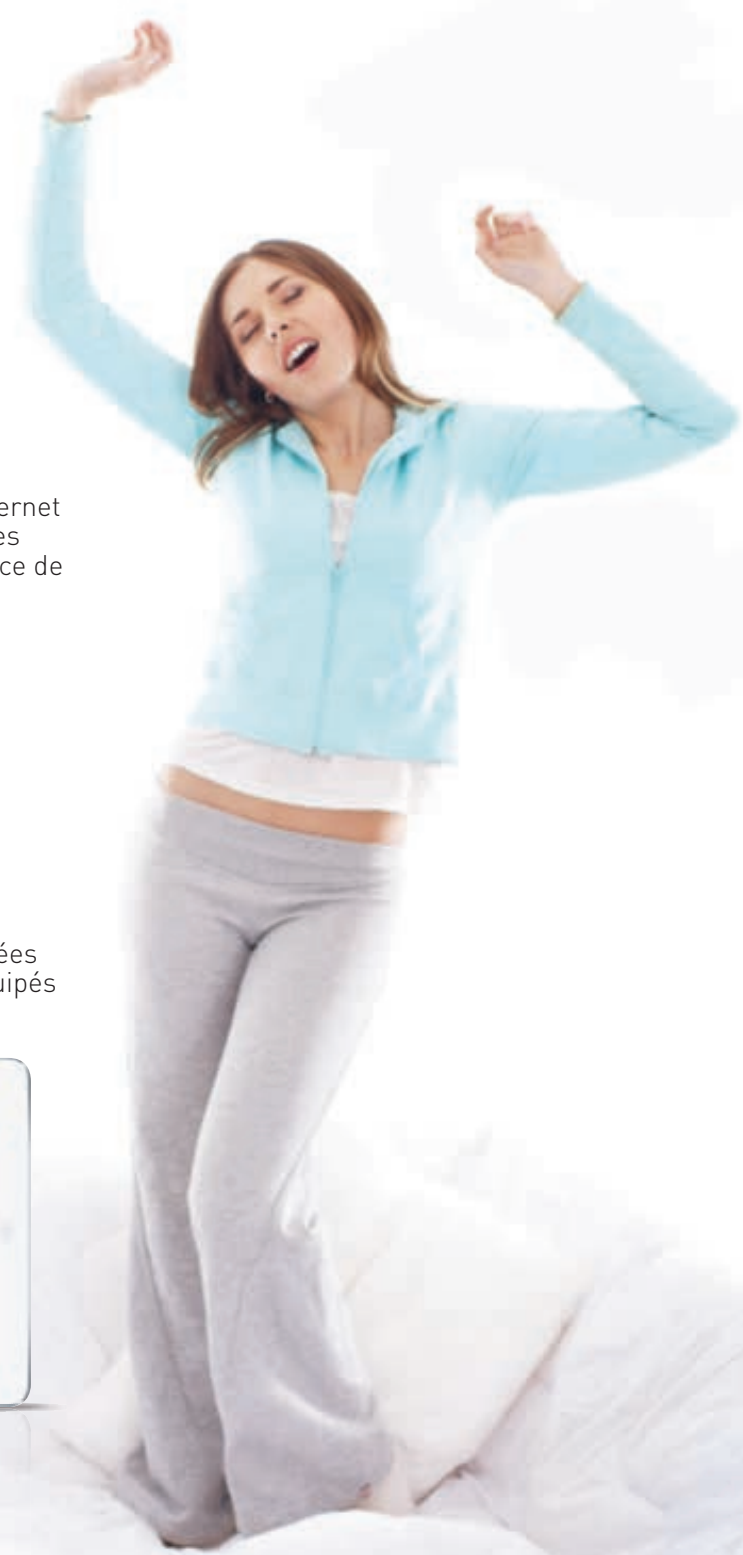


## QUALITÉ

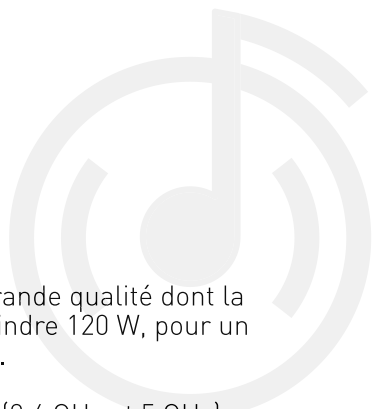

- Haut-parleurs de grande qualité dont la puissance peut atteindre 120 W, pour un son riche et intense.
- Wi-Fi double bande (2,4 GHz et 5 GHz) permettant la communication entre chaque lecteur de l'habitation et garantissant ainsi une continuité de la diffusion musicale d'une pièce à l'autre sans le moindre risque d'interruption. Si vous ne possédez pas encore de Routeur sans fil, faites l'acquisition d'un modèle certifié Wi-Fi.



- Diffusion des fichiers audio avec un débit de données élevé (allant jusqu'à 24 bits/192 kHz) pour ne perdre aucun des détails d'un morceau de musique.
- Technologie ICE Power de Bang&Olufsen permettant une écoute optimale de la musique quel que soit le volume.

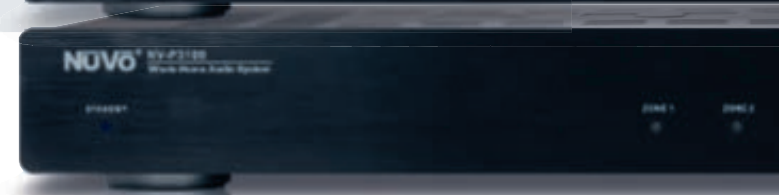

# NUVO®

## SOUPLESSE D'INSTALLATION

Deux types d'installation sont possibles : installation sans fil ou installation filaire. L'installation filaire peut être étendue via le sans fil.





Système audio sans fil

**La solution idéale pour le système sans fil des installations modulables à l'infini.**

### Caractéristiques des lecteurs :

- Lecteur avec amplificateur disponible en 40 ou 120 Watt.
- Lecteur préamplificateur permettant la diffusion de la musique sur le système **NUVO** depuis des produits audio existants (home cinéma, chaîne Hi-Fi...)
- Design fin et compact garantissant une présence discrète dans chaque pièce.
- Bluetooth aptX pour une diffusion continue et haute fidélité de la musique provenant de vos équipements personnels.
- Port USB et connexion jack (entrée line-in) pour raccorder à tout moment de nouveaux appareils.
- Gestion de 1 à 16 zones maximum.

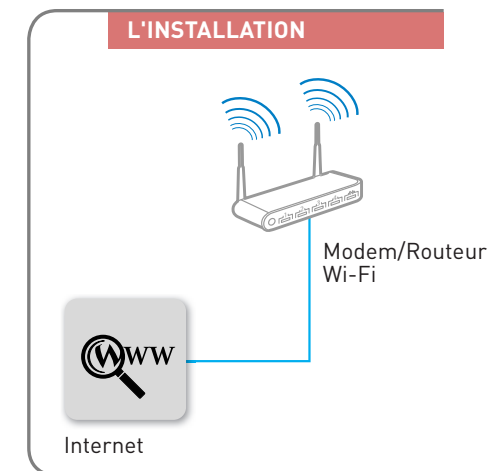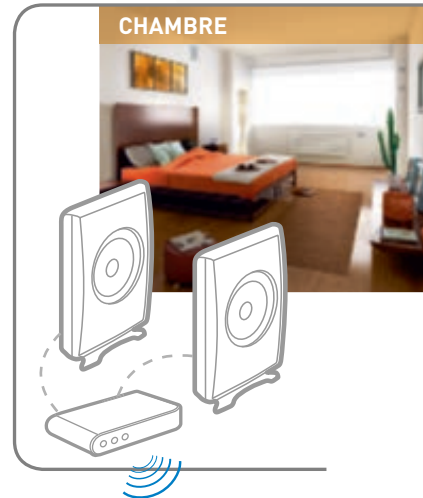



**Système audio filaire**


**Solution professionnelle pour sonoriser des espaces équipés d'un réseau LAN filaire.**

**Les lecteurs couvrant 3 pièces peuvent être regroupés dans un rack.**

**L'installation peut être étendue grâce à la technologie sans fil.**

**Caractéristiques des lecteurs :**

- Deux options flexibles :  
3 x 40 Watt (8 Ohm, 2 x 20 W) ou  
3 x 100 Watt (8 Ohm, 2 x 50 W)
- Design compact pour installation sur rack à module unique.
- Port USB et connexion jack (entrée line-in) pour ajouter d'autres appareils.
- Connexion jack line-in/Line-out, une solution idéale pour ajouter des appareils de diffusion sonore (home cinéma, chaîne Hi-Fi...).
- Gestion de 1 à 16 zones maximum.

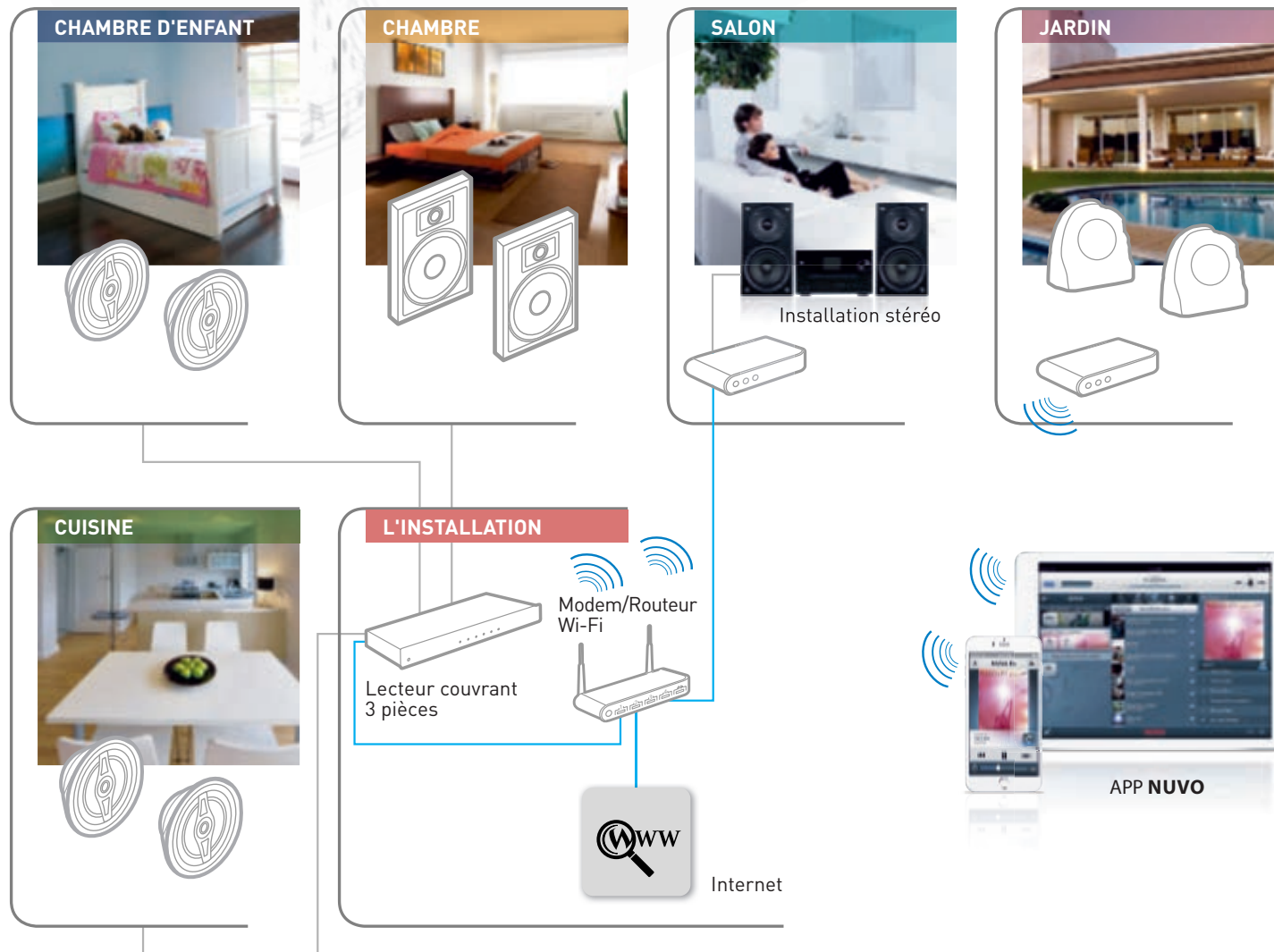




# NUVO®

Éléments constitutifs de l'installation



Lecteur

**Dispositifs pour installations  
sans fil et installations filaires**

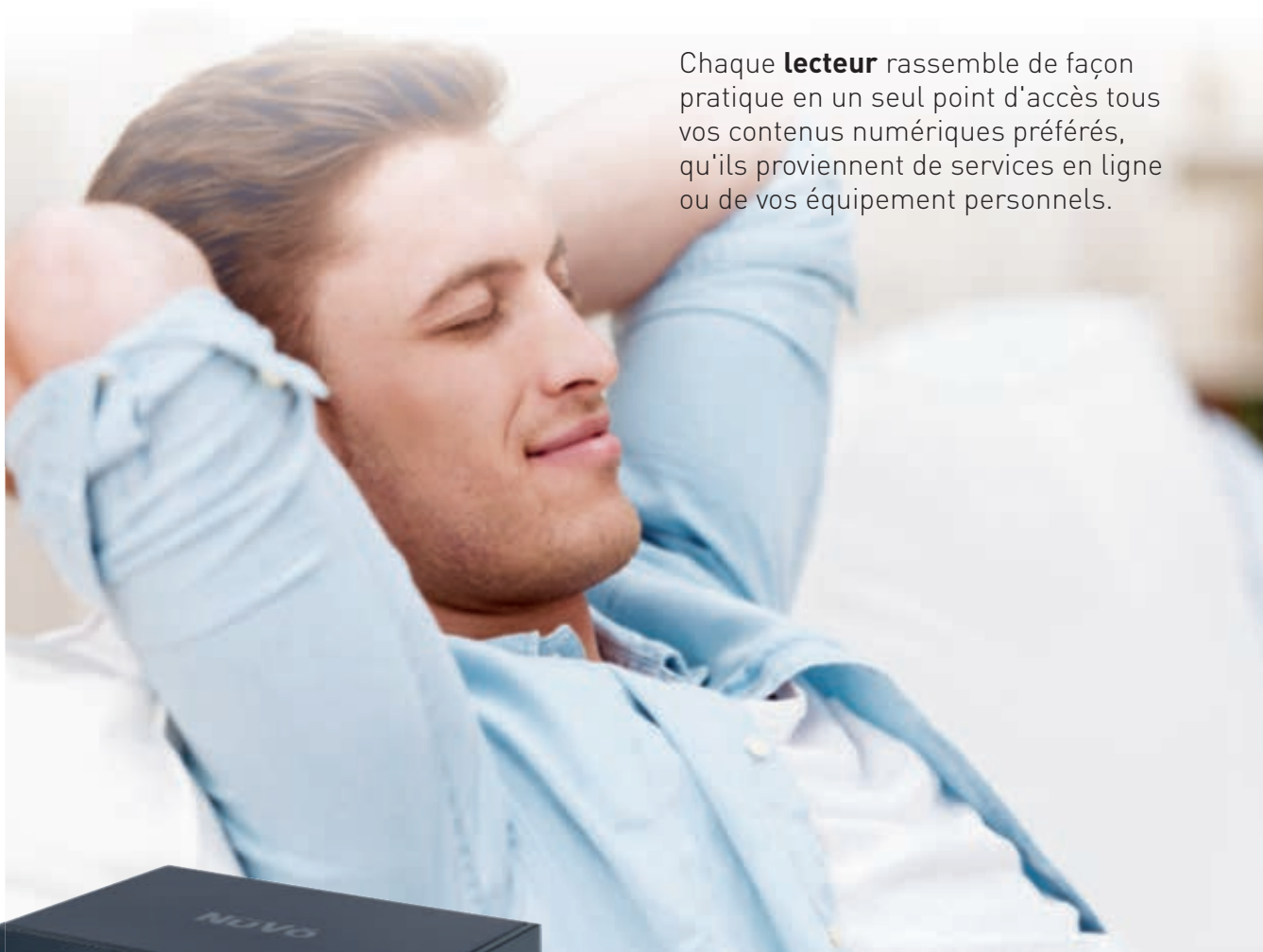

Chaque **lecteur** rassemble de façon pratique en un seul point d'accès tous vos contenus numériques préférés, qu'ils proviennent de services en ligne ou de vos équipement personnels.



Lecteur NV-P200-EU (2 x 60 W)




Lecteur NV-P100-EU (2 x 20 W)



Préamplificateur NV-P300-EU

Permet d'utiliser un amplificateur provenant d'un fournisseur tiers pour sonoriser un espace.



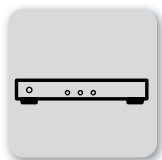

Lecteur

### Dispositifs pour installations filaires




NV-P3100-EU (3 zones 2 x 20 W)

### NV-P3500-EU (3 zones 2 x 50 W)

Ce dispositif utilise un amplificateur exploitant la technologie ICE Power de Bang&Olufsen associant un niveau de performance élevé et une faible consommation d'énergie à une excellente qualité audio.

**ice** power  
BANG & OLUFSEN **B&O**

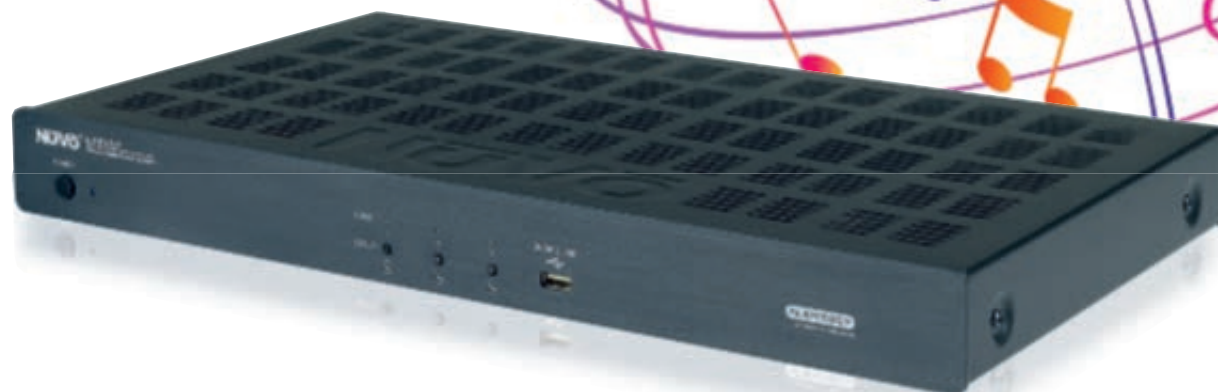

# NUVO®

Éléments constitutifs de l'installation



Haut-parleurs



Les haut-parleurs de la gamme **NUVO** ont été spécialement conçus pour garantir une qualité de son digne des vrais connaisseurs, associant des basses intenses et profondes et des prestations impeccables. Ils peuvent être installés au plafond, dans des murs ou dans des espaces externes.

## AccentPLUS®1

- Driver en polypropylène
- Tweeter avec dôme en soie et rotation de 30°
- Crossover 12 dB
- Protection en butylcaoutchouc longue durée
- Design sobre avec grille aluminium

Haut-parleur encastrable



Haut-parleur de plafond





**Haut-parleurs**



**AccentPLUS® avec revêtement externe imitant la roche**

- Compartiments en polyéthylène acoustiquement inerte et avec renfort minéral
- Structure en nid d'abeille pour une plus grande solidité
- Revêtement interne dans un matériau bitumineux insonorisant
- Disponibles dans les tons granit et grès



**AccentPLUS®2**

- Driver en Kevlar® Dupont™
- Tweeter en titane avec rotation 30°
- Crossover 12 dB
- Protection en butylcaoutchouc longue durée
- Design sobre avec grille aluminium



Haut-parleur encastrable



Haut-parleur de plafond








Haut-parleurs en forme de roche





## NuVo système audio multi pièce sans ou avec fil



Article	Description
 <b>NV-P100-EU</b>	Lecteur de zone audio, 2 x 20 Watts RMS sous 8 Ω Connexion : LAN ou WiFi Dimensions (l x h x p) : 187 x 42 x 115 mm
 <b>NV-P200-EU</b>	Lecteur de zone audio, 2 x 60 Watts RMS sous 8 Ω Connexion : LAN ou WiFi Dimensions (l x h x p) : 229 x 52 x 127 mm
 <b>NV-P3100-EU</b>	Lecteur en format Rack 19" pour 3 zones audio, 3 x (2 x 20 Watts RMS) sous 8 Ω Connexion : LAN Dimensions (l x h x p) : 430 x 44 x 250 mm

Article	Description
 <b>NV-P3500-EU</b>	Lecteur haute performance en format Rack 19" pour 3 zones audio, 3 x (2 x 50 Watts RMS 8 Ω), 3 x (2 x 75 W 6 Ω), 3 x (2 x 100 W 4 Ω) Connexion : LAN Dimensions (l x h x p) : 430 x 44 x 250 mm
 <b>NV-P300-EU</b>	Le préamplificateur de zone numérique est connecté à des appareils d'autres marques tels que tuners, lecteurs CD etc. Connexion : LAN ou WiFi Dimensions (l x h x p) : 187 x 42 x 115 mm



## Haut-parleurs à encastrer AccentPlus 2

### AccentPlus 2 - Haut-parleurs fixation plafond



Article	Description
 <b>NV-AP26C</b>	Haut-parleur à encastrer au plafond 6,5" 100 W 8 Ω Dimensions : 228 mm x 96 mm, diamètre intérieur 204 mm Accessoires Agro non fournis : boîte d'encastrement pour béton coulé E-No. 920 859 279, kit de montage E-No. 920 879 429, cadre de rehausse E-No. 920 897 319 Vendus par paire
 <b>NV-AP28C</b>	Haut-parleur à encastrer au plafond 8" 120 W 8 Ω Dimensions : 272 mm x 112 mm, diamètre intérieur 248 mm Accessoires Agro non fournis : boîte d'encastrement pour béton coulé E-No. 920 859 279, kit de montage E-No. 920 879 429, cadre de rehausse E-No. 920 897 319 Vendus par paire

Article	Description
 <b>NV-AP26CS</b>	Haut-parleur stéréo à encastrer au plafond avec double tweeter, 6,5" 100 W 8 Ω Dimensions : 228 mm x 96 mm, diamètre intérieur 204 mm Accessoires Agro non fournis : boîte d'encastrement pour béton coulé E-No. 920 859 279, kit de montage E-No. 920 879 429, cadre de rehausse E-No. 920 897 319 Vendu à l'unité
 <b>bticino</b> <b>L4566</b> 965 460 001	Haut-parleur faux-plafond à encastrer 8 Ω, 100 W 2 voies, (50 W RMS) Diamètre intérieur 210 mm, diamètre extérieur 240 mm, profondeur : 157 mm Pour l'encastrement utiliser les boîtes Agro E-No. 920 839 279 + 920 897 329 + 920 897 079 Vendu à l'unité



## Haut-parleurs à encastrer AccentPlus 2 (suite)

### AccentPlus 2 - Haut-parleurs fixation murale



Article	Description
 <b>NV-AP261</b>	Haut-parleur à encastrer dans le mur 6,5" 100 W 8 Ω Dimensions 306 mm x 220 mm x 75 mm, dimensions d'encastrement : 284 mm x 198 mm Accessoire Agro non fourni : boîte d'encastrement universelle E-No. 372 720 009 avec installation d'une toile par le plâtrier Vendus par paire
 <b>NV-AP281</b>	Haut-parleur à encastrer dans le mur 8" 120 W 8 Ω Dimensions : 358 mm x 256 mm x 86 mm, dimensions d'encastrement : 336 mm x 232 mm Accessoire Agro non fourni : boîte d'encastrement universelle d'encastrement E-No. 372 720 009 avec installation d'une toile par le plâtrier Vendus par paire


Article	Description
 <b>bticino</b> <b>573928</b> 965 460 301	Haut-parleur à encastrer 8 Ω Puissance 100 W 2 voies (50 W RMS) Boîte d'encastrement : réf. 16104 Dimensions : 256 x 347 x 82 mm Blanc Vendu à l'unité
 <b>bticino</b> <b>H4570</b> 965 460 801	Haut-parleur à encastrer 8 Ω Puissance 100 W 2 voies (50 W RMS) Boîte d'encastrement : réf. 16104 Dimensions : 256 x 347 x 82 mm Aluminium Vendu à l'unité




## Haut-parleurs sur pied

### Haut-parleurs d'extérieur

Article	Description
 <b>NV-AP16RG</b>	Haut-parleur d'extérieur pierre granit 8 Ω, 50 W Dimensions : 165 mm x 280 mm x 226 mm Vendus par paire
 <b>NV-AP16RS</b>	Haut-parleur d'extérieur pierre sable 8 Ω, 50 W Dimensions : 165 mm x 280 mm x 226 mm Vendus par paire

Article	Description
 <b>bticino</b> <b>L4569</b> 965 460 051	Haut-parleur d'extérieur saillie 8 Ω à 2 voies IPX4 Puissance 140 W (70 W RMS) Dimensions : 300 x 225 x 208 mm Vendu à l'unité

### Haut-parleurs d'intérieur

Article	Description
 <b>MS65265</b>	Haut-parleur sur pied 50 W RMS, 8 Ω Dimensions : 215,9 mm x 179,4 mm x 190,5 mm Vendus par paire

# LA DOMOTIQUE :


## CONFORT ET SÉCURITÉ À PORTÉE DE MAIN

Avec les solutions **MyHOME** domotique, vous pouvez très simplement automatiser les fonctions électriques de votre maison.

Modulable et évolutive, cette offre s'adapte à tous vos projets, de la construction neuve à la rénovation, en passant par l'amélioration de l'existant.



## DÉCOUVREZ SANS PLUS ATTENDRE TOUTES LES SOLUTIONS QUI S'OFFRENT À VOUS

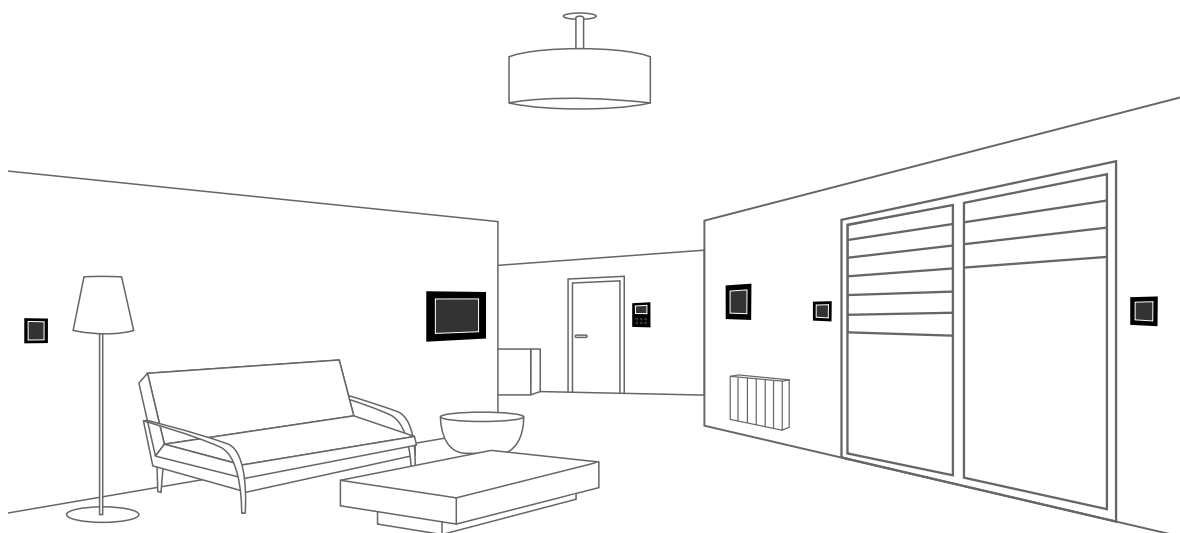

- Centraliser le contrôle des éclairages, des volets roulants, du chauffage, depuis un seul point de contrôle
- Piloter un ou tous les éclairages d'une pièce, créer des ambiances lumineuses, moduler l'intensité de l'éclairage
- Piloter les volets roulants et stores de manière individuelle, par zone ou pour toute la maison
- Visualiser les consommations
- Gérer la température au degré près, selon les pièces, l'heure et le jour de la semaine
- Vérifier et piloter à distance les solutions domotiques de sa maison, par simple connexion internet, depuis son smartphone
- Sécuriser sa maison grâce au système d'alarme qui prévient des cambriolages, mais aussi des fuites d'eau ou de gaz
- Diffuser votre musique préférée dans la pièce où vous êtes



## GRÂCE À CETTE **INSTALLATION DOMOTIQUE LEGRAND**, VOUS POUVEZ :

**Partir en vacances en toute sérénité :** vous pouvez vérifier et rectifier tout oubli, simuler une présence et être immédiatement averti d'une intrusion ou d'un problème technique dans votre logement

**Partir au travail sans stress :** grâce à la commande centralisée, un appui suffit pour éteindre tous les éclairages de la maison, mettre le chauffage en mode éco, baisser les stores, etc.

**Créer la meilleure ambiance dans chacune des pièces de la maison,** à tout moment de la journée, avec la commande de scénarios. D'une simple pression, vous pouvez gérer l'ouverture des volets, régler la température et l'intensité lumineuse, sélectionner et écouter votre musique ou une station radio...

*TOUTES CES FONCTIONS TROUVERONT AISÉMENT LEUR PLACE DANS VOTRE MAISON GRÂCE À TOUTES LES FINITIONS D'APPAREILLAGE DISPONIBLES DANS LES GAMMES **ARTEOR** (DISPONIBLE EN 10 FINITIONS) ET **AXOLUTE** (DISPONIBLE EN 45 FINITIONS).*

### AXOLUTE



Éclairage et volets roulants



Diffusion sonore



MyHOME screen 3,5



Régulation de chauffage



Alarme intrusion

### ARTEOR



Thermostat avec afficheur 1,6"



Commande 8 fonctions



Arteor poste intérieur vidéo



MyHOME screen 10



# **bticino**

A Group brand |  **legrand**

[www.legrand.ch](http://www.legrand.ch)  
[www.dooreentry-bticino.ch](http://www.dooreentry-bticino.ch)



Accédez à  
l'e-catalogue

 **legrand**

**LEGRAND (SUISSE) SA**  
Industriestrasse 25 CH-5033 Buchs

Bticino est une entreprise du groupe Legrand.

NUV00915F - 12/2015